

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓ_k

CT-PS

管用平行ねじ用超硬ハンドタップ
仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している超硬管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのほめあいに使用されます。

被削材と推奨タッピング速度

鋳鉄 Cast irons 5~10 (m/min)	強靱鋳鉄 Ductile cast irons 5~10 (m/min)	黄銅鑄物 Brass castings 5~10 (m/min)
---	---	---

*アイコンについてはP28参照

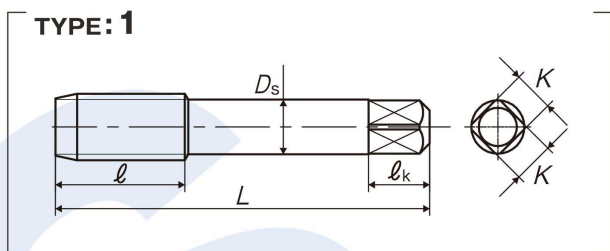

品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用												
PS 1/8-28	II	TCPS02K	3.5P	9.728	55	19	8	6	9	4	1	¥ 20,500*
PS 1/4-19	II	TCPS04-	3.5P	13.157	62	28	11	9	12	4	1	¥ 32,100*
PS 3/8-19	II	TCPS06-	3.5P	16.662	65	28	14	11	14	4	1	¥ 40,800*
PS 1/2-14	II	TCPS08Q	3.5P	20.955	80	35	18	14	17	4	1	¥ 40,500*
PS 3/4-14	II	TCPS12Q	3.5P	26.441	85	35	23	17	20	4	1	¥ 55,400*
PS 1 -11	II	TCPS16U	3.5P	33.249	95	45	26	21	24	5	1	¥ 78,500*

スパイラル
タップ用
(正り穴用)

スパイラル
タップ用
(通り穴用)

ポイント
タップ用
(通り穴用)

ハンド
タップ

超硬
タップ

タ
ロー
ツール
プル

特殊ねじ
タップ
簡易検査
ツール

管用
タップ

カ
ヘ
リ
タ
カ
ル

ダ
イ
ス

セン
タル
タ
工
具