

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

LS-NPTF



ロングシャンクアメリカドライシール管用テーパねじ用ハンドタップ

仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカドライシール管用テーパねじ用ロングシャンクハンドタップです。

被削材と推奨タッピング速度



*アイコンについてはP28参照

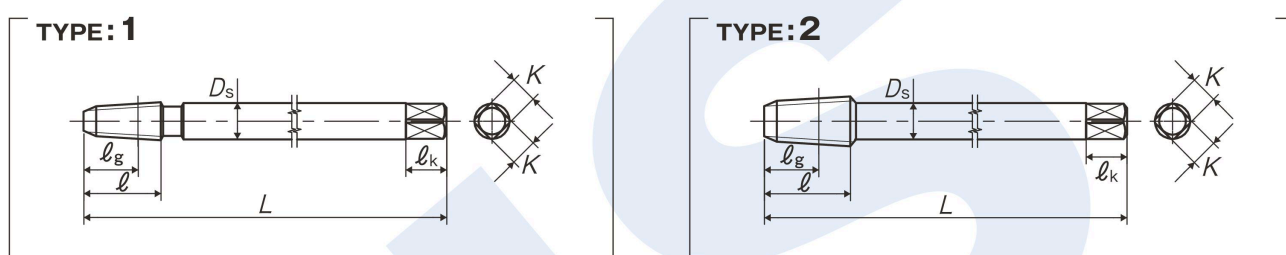

品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	形状	メーカー希望小売価格
アメリカドライシール管用テーパねじ用													
NPTF 1/16-27	ANSI G	TNTF01LL10	3P	7.770	100	17	12	8	6	9	4	1	¥ 9,080*
		150			¥ 16,400*								
NPTF 1/8-27	ANSI G	TNTF02LL10	3P	10.117	100	19	12.05	8	6	9	4	2	¥ 9,080*
		150			¥ 16,900*								
NPTF 1/4-18	ANSI G	TNTF04QL10	3P	13.426	100	28	17.45	11	9	12	4	2	¥ 12,600*
		150			¥ 17,200*								
NPTF 3/8-18	ANSI G	TNTF06QL10	3P	16.866	100	28	17.65	14	11	14	4	2	¥ 15,700*
		150			¥ 28,200*								
NPTF 1/2-14	ANSI G	TNTF08QL15	3P	20.980	150	35	22.85	18	14	17	4	2	¥ 33,600*
NPTF 3/4-14	ANSI G	TNTF12QL15	3P	26.325	150	35	22.95	23	17	20	4	2	¥ 52,300*
NPTF 1-11.5	ANSI G	TNTF16TL15	3P	32.934	150	45	27.4	26	21	24	5	2	¥ 73,900*

スパイラル
タップ
(止り穴用)

スパイラル
タップ
(通り穴用)

ポイント
タップ
(通り穴用)

タ
ハン
プド

超
硬
プ

タ
ロー
プ
ル

特殊ねじ
タ
ップ
検査
ツール

管
用
プ

カ
ヘ
リ
タ
カ
ル

ダ
イス

セン
タル
タ
工
具