

ドリル径	シャンク径	全長	刃長
Dc	Ds	L	ℓ

JIS

# CE-S V(I)


コーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形  
仕様特長



\*アイコンについてはP28参照



■耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。

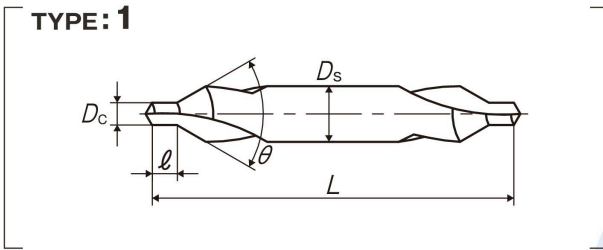

品区: 51

呼び Dc × θ × Ds	商品コード	Ds (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	形状	メーカー希望 小売価格
2.5 × 60° × 8	VCE12.5	8	50	3.5	1	¥ 4,110*
3 × 60° × 10	VCE13.0	10	55	4	1	¥ 5,700*
4 × 60° × 12	VCE14.0	12	66	5	1	¥ 7,670*
5 × 60° × 14	VCE15.0	14	78	6.5	1	¥ 11,200*

ス  
パイ  
ラル  
タ  
ップ  
穴  
用  
(  
止  
り  
穴  
用)

ス  
パイ  
ラル  
タ  
ップ  
穴  
用  
(  
通  
り  
穴  
用)

ポ  
イン  
ト  
タ  
ップ  
穴  
用  
(  
通  
り  
穴  
用)

タ  
ハ  
ン  
プ  
ド

タ  
超  
硬  
プ

タ  
ロ  
ー  
プ  
ル

タ  
特  
殊  
ね  
じ  
れ  
溝  
タ  
ップ  
穴  
用  
ツ  
ー  
ル

タ  
管  
用  
プ

カ  
ヘ  
リ  
タ  
カ  
ー  
ル

ダ  
イ  
ス

セ  
ン  
タ  
穴  
タ  
ル  
工  
具

※=特定流通品(受注生産品)  
\*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

Think threads with  
**YAMAWA**

JIS  
CE-8

773