

| ドリル径 | シャンク径 | 全長 | 刃長 |
|------|-------|----|----|
| Dc | Ds | L | ℓ |

JIS

CD-S V(I)


コーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル 旧JIS1形
仕様特長



*アイコンについてはP28参照



■耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれみぞ旧JIS1形センタ穴ドリルです。

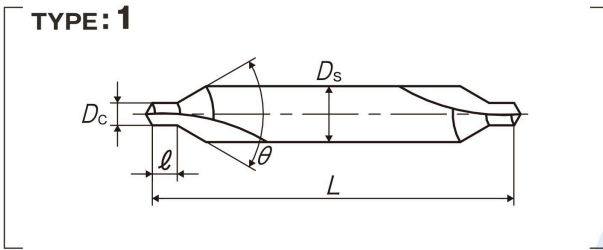

品区: 51

| 呼び Dc × θ × Ds | 商品コード | Ds (mm) | L (mm) | ℓ (mm) | 形状 | メーカー希望 小売価格 |
|-------------------|--------|------------|-----------|-----------|----|----------------|
| 2.5 × 60° × 8 | VC12.5 | 8 | 50 | 3.5 | 1 | ¥ 4,110* |
| 3 × 60° × 10 | VC13.0 | 10 | 55 | 4 | 1 | ¥ 5,700* |
| 4 × 60° × 12 | VC14.0 | 12 | 66 | 5 | 1 | ¥ 7,670* |
| 5 × 60° × 14 | VC15.0 | 14 | 78 | 6.5 | 1 | ¥ 11,200* |

ス
パイ
ラル
タ
ップ
穴
用
(
止
り
穴
用)

ス
パイ
ラル
タ
ップ
穴
用
(
通
り
穴
用)

ポ
イン
ト
タ
ップ
穴
用
(
通
り
穴
用)

タ
ハ
ン
プ
ド

タ
超
硬
プ

タ
ロ
ー
プ
ル

タ
特
殊
ね
じ
れ
溝
タ
ップ
穴
用
ツ
ー
ル

タ
管
用
プ

カ
ヘ
リ
タ
カ
ー
ル

ダ
イ
ス

セ
ン
タ
ル
タ
ップ
穴
用
ツ
ー
ル

※=特定流通品(受注生産品)
*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。

Think threads with
YAMAWA

JIS
CE-10

775