


POWER DIAMOND CUTTER パワーダイヤモンドカッター

ガラス glass	大理石 marble	樹脂 resin	コンクリート concrete	瓦 roof tile	タイル tile	鑄鉄管 cast iron pipe	刃研ぎ grind edge
--------------	---------------	-------------	--------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------------

溶着 20 22

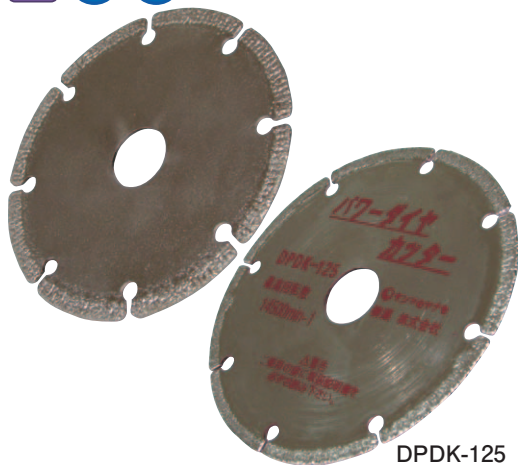

DPDK-125

力強いパワーで楽々カット

- 溶着ダイヤモンドで鋭い切れ味。
- ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。
- 強力溶着ダイヤモンドで長寿命。



サイズ Size (mm) 外径×穴径	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥
105×20(15)	DPDK-100	1枚	14,500	8,500
125×22	DPDK-125			11,200

※φ105は15穴ブッシュ付

研磨用
ディスク

GPサンダー
&
ストレート
ホイール

ペッタン
&
マジック
パット


カップ
ブラシ

ダイヤ
カッター
&
ディスク

CUTTER&DISC カッター&ディスク

ガラス glass	大理石 marble	樹脂 resin	コンクリート concrete	瓦 roof tile	タイル tile	鑄鉄管 cast iron pipe	刃研ぎ grind edge
--------------	---------------	-------------	--------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------------

電着 20

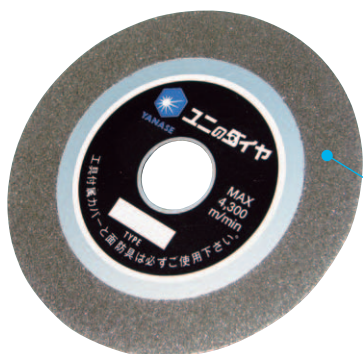

刃研ぎやガラス等の切断に!

- シャープな切れ味。
- スピーディーな切断及び研磨ができます。

電着部厚0.9mm×電着部幅8mm×基盤厚0.5mm



サイズ Size (mm) 外径×穴径	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥
100×20(15)	HDCC	#120	1枚	4,300	8,600

※15穴ブッシュ付

CUTTER&DISC OFFSET TYPE オフセット型カッター&ディスク

ガラス glass	大理石 marble	樹脂 resin	コンクリート concrete	瓦 roof tile	タイル tile	鑄鉄管 cast iron pipe	刃研ぎ grind edge
--------------	---------------	-------------	--------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------------

電着 Y オフセット



オフセット型だから使いやすい

電着部厚1.2mm×電着部幅3mm



サイズ Size (mm) 外径×穴径	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥
105×M10	HDOD	#50/#60	1枚	12,000	9,500