

研磨用
ディスク

GPサンダー
&
ストレート
ホイール

ベッタン
&
マジック
パット

カップ
ブラシ

ダイヤモンド
カッター
&
ディスク

マジックパットの使い方&特長



アーバーを付け6mm軸付にも
使用可能です。



マジックパットがスポンジでできている為、最高の弾性となります。



マジックシート用ウレタンパット

MAGIC PUTT

マジックパット

- 最高の弾性。
- 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。
- ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。



ネジ式

サイズ Size (mm)	品番 NO.	入数 Pack	MAX min-1	Price ¥ (1枚単価)
100×M10	PD10010	1枚	13,000	3,000



※1枚に1本φ6アーバー付

MAGIC PUTT SHEET

マジックパット用シート

ELECTRO PLATED DIAMOND SHEET

電着ダイヤモンドシート

電着ダイヤモンドで抜群の研削力


- ガラス、石材、セラミック、陶磁器の研削用。



ダイヤモンド マジック式

サイズ Size (mm)	粒度 Grit 品番 NO.			入数 Pack	MAX min-1	Price ¥ (1枚単価)
	#100	#180	#400			
100	PD100D6	PD100D9	PD100D12	5枚	4,500	13,000

φ2ドット

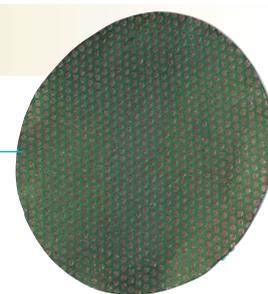

RESIN DIAMOND SHEET

レジンダイヤモンドシート

削り過ぎない仕上げ用ダイヤモンド

- ガラス、石材、セラミックの仕上げ用。



ダイヤモンド マジック式

サイズ Size (mm)	粒度 Grit 品番 NO.			入数 Pack	MAX min-1	Price ¥ (1枚単価)
	#800	#1500	#3000			
100	PD100RD14	PD100RD17	PD100RD20	5枚	4,500	8,000

