


# 貴金属、金属仕上研磨の必需品

PRECISION CERAMIC POINT

## 精密セラミックポイント

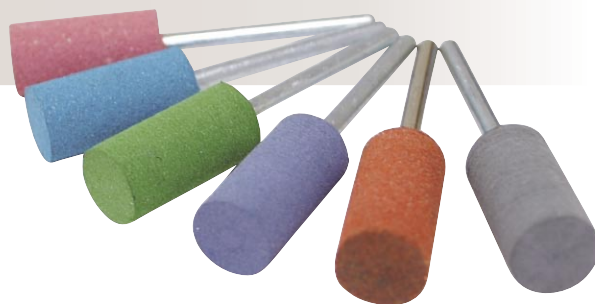


**[特長]**

- 特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。荒削りから中研磨まで対応可能な優れたものです。
- 研磨作業に適したゴム砥石です。
- 被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
- 加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。


**[用途]**

- 貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に最適です。

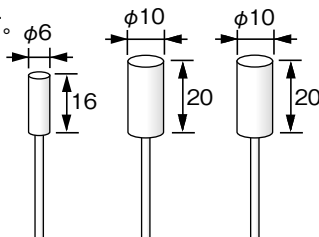


**φ2.34mm** 軸長30mm

タイプ Type	サイズ Size (mm) 外径×長さ	粒度 Grit 品番 NO.						入数 Pack	Price ¥ (1本単価)	
		ピンク	ブルー	グリーン	ネイビー	オレンジ	グレー			
		#80	#120	#220	#320	#500	#1000			
円筒	6×16	S2MP55	S2MP57	S2MP510	S2MP511	S2MP513	S2MP515	10本	160	
	10×20	S2MP105	S2MP107	S2MP1010	S2MP1011	S2MP1013	S2MP1015		220	
砲弾	10×20	S2MH105	S2MH107	S2MH1010	S2MH1011	S2MH1013	S2MH1015			

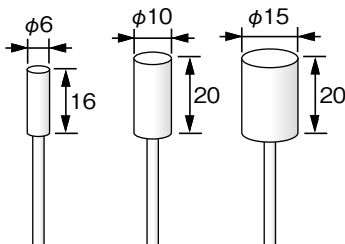


**φ3mm** 軸長30mm

タイプ Type	サイズ Size (mm) 外径×長さ	粒度 Grit 品番 NO.						入数 Pack	Price ¥ (1本単価)	
		ピンク	ブルー	グリーン	ネイビー	オレンジ	グレー		~#320	#500~
		#80	#120	#220	#320	#500	#1000			
円筒	6×16	SMP65	SMP67	SMP610	SMP611	SMP613	SMP615	10本	450	560
	10×20	SMP105	SMP107	SMP1010	SMP1011	SMP1013	SMP1015		770	950
	15×20	SMP155	SMP157	SMP1510	SMP1511	SMP1513	SMP1515			

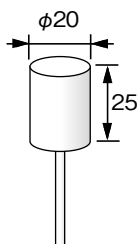

**φ6mm** 軸長35mm

タイプ Type	サイズ Size (mm) 外径×長さ	粒度 Grit 品番 NO.						入数 Pack	Price ¥ (1本単価)	
		ピンク	ブルー	グリーン	ネイビー	オレンジ	グレー		~#320	#500~
		#80	#120	#220	#320	#500	#1000			
円筒	20×25	SMP205	SMP207	SMP2010	SMP2011	SMP2013	SMP2015	10本	830	1,030

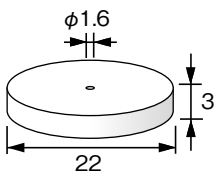

タイプ Type	サイズ Size (mm) 外径×厚×穴径	粒度 Grit 品番 NO.						入数 Pack	Price ¥ (1本単価)
		ピンク	ブルー	グリーン	ネイビー	オレンジ	グレー		
		#80	#120	#220	#320	#500	#1000		
円筒ホイール	22×3×1.6	SMF225	SMF227	SMF2210	SMF2211	SMF2213	SMF2215	10本	250

※マンドレール別売り

マンドレール **P165**