


W ROLLS CONDENSER BRUSHES NYLON GRIT

W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット

φ6mm

サイズ Size (mm) A×B×C×D	粒度 Grit	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1個単価)	
10×50×6×60	#320	BGCD-121	10個	2,600	2,120	
13×50×6×60		BGCD-122		1,950		
16×50×6×60		BGCD-123		1,700		
19×50×6×60		BGCD-124				
25×50×6×60		BGCD-125		1,350		2,190
32×50×6×60		BGCD-126		780		2,320
38×50×6×60		BGCD-127		720		2,470
50×50×6×60		BGCD-128		520		2,620

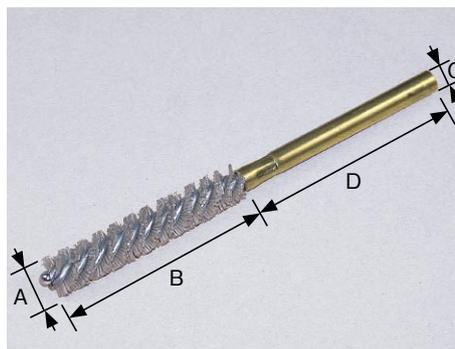

軸
用

超硬

ダイヤ

砥石

ペーパー

ナイロン

ブラシ

バフ


MINI TWIST BRUSHES NYLON GRIT

ミニ軸付ネジリブラシ ユニロングリット

φ3mm



サイズ Size (mm) A×B×C×D	粒度 Grit	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1個単価)
1×20×3×50	#500	BMNG-0103	10個	1,200	3,600
1.5×20×3×50		BMNG-0153			
2×25×3×45		BMNG-0203			
2.5×25×3×45		BMNG-0253			
3×30×3×40		BMNG-0303			

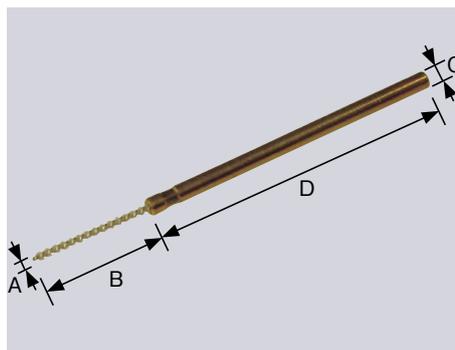


MINI TWIST BRUSHES NYLON

ミニ軸付ネジリブラシ ユニロン

φ3mm



サイズ Size (mm) A×B×C×D	タイプ Type	品番 NO.	入数 Pack	MAX min ⁻¹	Price ¥ (1個単価)
1×20×3×50	無砥粒	BMNN-0103	10個	1,200	3,600
1.5×20×3×50		BMNN-0153			
2×25×3×45		BMNN-0203			
2.5×25×3×45		BMNN-0253			
3×30×3×40		BMNN-0303			

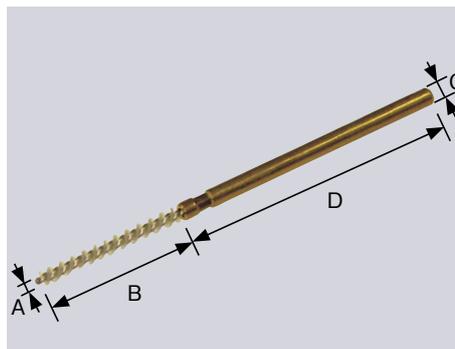

フラップサンダー
P423

ダイグラインダー
P420

ミニコングNX
P401