

レジンクロスベルト キュービトロン砥粒

- キュービトロン砥粒の為、ベルトの寿命が長く、研削力抜群です。
- 研磨熱の発生を少なくする快削剤が塗布されている為、焼けの発生が少ないです。
- 丈夫なポリエステル基材を使用しています。
- ステンレス・チタン等の難削材の研削・研磨に適しています。



サイズ Size(mm) 幅×周長	粒度 Grit 品番 NO.					入数 Pack	MAX m/分
	Q40	Q60	Q80	Q100	Q120		
10×330	BQ10-40	BQ10-60	BQ10-80	BQ10-100	BQ10-120	50本	2,500
Price ¥(1本単価)	214	210	206	200	200		
20×520	BQ20-40	BQ20-60	BQ20-80	BQ20-100	BQ20-120	20本	
Price ¥(1本単価)	320	300	290	280	280		

レジンクロスベルト


- 研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
- ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。
- サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。
- 乾式研磨でご使用ください。



サイズ Size(mm) 幅×周長	砥材 Grain 粒度 Grit 品番 NO.										入数 Pack	MAX m/分
	Z					A						
	#40	#60	#80	#100	#120	#150	#180	#240	#320	#400		
8×300	EZB-83	EZB-84	EZB-85	EZB-86	EZB-87	EAB-88	EAB-89	EAB-810	EAB-811	EAB-812	50本	2,500
Price ¥(1本単価)	120		100			100						
10×330	BY10-40	BY10-60	BY10-80	BY10-100	BY10-120	BY10-150	BY10-180	BY10-240	BY10-320	BY10-400		
Price ¥(1本単価)	170	160	156			150						
20×520	BY20-40	BY20-60	BY20-80	BY20-100	BY20-120	BY20-150	BY20-180	BY20-240	BY20-320	BY20-400	20本	
Price ¥(1本単価)	190	180	170			170						
30×540	BY30-40	BY30-60	BY30-80	BY30-100	BY30-120	BY30-150	BY30-180	BY30-240	BY30-320	BY30-400	20本	
Price ¥(1本単価)	300	280	260	248		248						
50×3350	EYB501-40	EYB501-60	EYB501-80	EYB501-100	EYB501-120	EYB501-150	EYB501-180	EYB501-240	EYB501-320	EYB501-400	25本	
Price ¥(1本単価)	2,180	1,980	1,850	1,750		1,750						
60×260	EYB60-40	EYB60-60	EYB60-80	EYB60-100	EYB60-120	EYB60-150	EYB60-180	EYB60-240	EYB60-320	EYB60-400	25本	
Price ¥(1本単価)	440					440						
75×3350	EYB761-40	EYB761-60	EYB761-80	EYB761-100	EYB761-120	EYB761-150	EYB761-180	EYB761-240	EYB761-320	EYB761-400	10本	
Price ¥(1本単価)	3,300	2,900	2,800	2,700		2,700						
100×915	EYB-40	EYB-60	EYB-80	EYB-100	EYB-120	EYB-150	EYB-180	EYB-240	EYB-320	EYB-400	10本	
Price ¥(1本単価)	1,180	1,000	940	860		860						

レジンクロスファインベルト

- ドーム状パターンコーティングにより面粗度と研磨力の安定・持続した研磨が可能です。
- またパターンコーティングにより研磨熱、目詰まりが抑制されます。
- レジンクロスベルトとバフ工程の間で使用頂きますとバフ作業が容易になります。

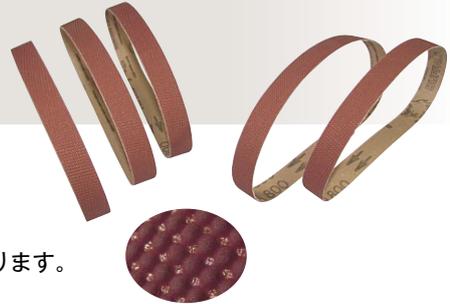

この砥粒のドーム状が目詰まり防止の決め手!

サイズ Size(mm) 幅×周長	粒度 Grit 品番 NO.				入数 Pack	MAX m/分	Price ¥ (1本単価)
	#400	#800	#1500	#2500			
10×330	BF10-400	BF10-800	BF10-1500	BF10-2500	50本	2,500	210
20×520	BF20-400	BF20-800	BF20-1500	BF20-2500	20本		240

その他機械用

ベルト
グラインダー用

オービタル
サンダー用

切断機用

ミニ
ディスク用

両頭
グラインダー用

ヘアーライン
サンダー用

ダイヤモンド
ホイール

その他
電動機械

その他
エアーツール

マンドレール

電動
ベルトサンダーS
P400

マイティミニ
ATS
P376

ベルトサンダー
P430