


UK10



C  US

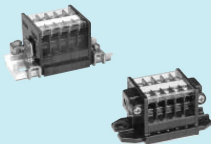


定格電圧	600V	
定格電流	10A (16A) 注	
適合電線	1.25mm ²	
締付トルク範囲	0.5 ~ 0.75N・m	
単体梱包数	1,000 (100 × 10)	
適合アクセサリ	取り付レール	UK-c, EK-ch, KT-c
	終末板	UK151/251-a, UK152/252-a
	固定金具	UK-b, KT-b, KT-b1
	シャフトロッド	UK-f
	側板	UK151/251-g, UK152/252-g
	記名板	KT-e, KT-1we
共用	保護カバー	KT15N-d

注：定格電流の適合電線による電流値は179ページを参照下さい。

  レール式




シャフト式

 

UK15







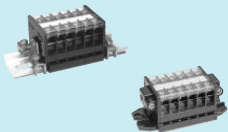

定格電圧	600V	
定格電流	15A (21A) 注	
適合電線	2mm ²	
締付トルク範囲	0.8 ~ 1.2N・m	
単体梱包数	1,000 (100 × 10)	
適合アクセサリ	取り付レール	UK-c, EK-ch, KT-c
	終末板	UK151/251-a, UK152/252-a
	固定金具	UK-b, KT-b, KT-b1
	シャフトロッド	UK-f
	側板	UK151/251-g, UK152/252-g
	記名板	KT-e, KT-1we
共用	保護カバー	KT25-d

注：定格電流の適合電線による電流値は179ページを参照下さい。

  レール式



シャフト式

