

TAV-2

水道法基準適合品 

■ 特 長

1. 負圧時に速やかに空気を吸い込み、逆流を防止できます。
2. 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。

■ 仕 様

適用流体	水道水(上水)	
適用圧力	0.05~1.0MPa	
吸気弁作動圧力	-1.0kPa{-100mmAq}以下(圧力0より吸気)	
流体温度	0~80℃(凍結不可)	
材質	本体	青銅(NPb処理)
	フ ロ ー ト	合成樹脂
	排気弁パッキン	合成ゴム
接続	配管接続口	JIS R
	吸 排 気 口	JIS Rc ¼ (φ8用ホース継手付)

※φ8用銅管継手付も製作します。




TAV-2

■ 寸法及び質量

(mm)

呼び径	d	H	吸排気口	質量(kg)
15A	R ½	107	Rc ¼	0.8

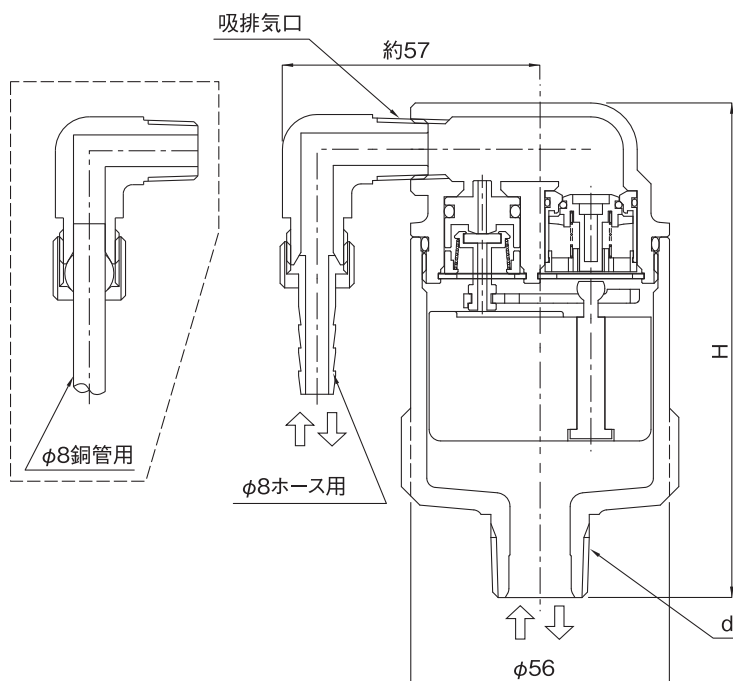

14 空気抜弁・吸排気弁