


YBF-1E,2E

一般配管用



- ベローズ
- スリーブ
- ボール
- 単式
- 複式
- PTFE
- 銅管用

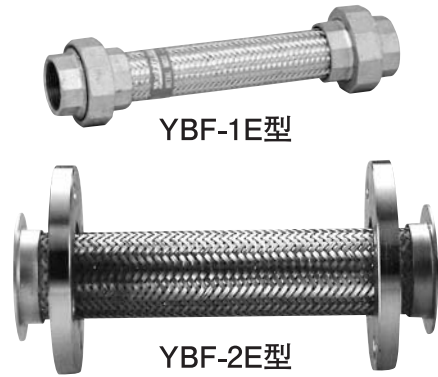

YBF-1E型

YBF-2E型

■ 特 長

1. 一般配管用(芯ずれ吸収等)フレキです。
2. 接液部がステンレスの為、耐食性に優れています。(YBF-2E)

■ 仕 様


型 式		YBF-1E	YBF-2E
適 用 流 体		蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	
最 高 使 用 圧 力		1.0MPa	15 ~100A 1.0MPa 125~200A 0.8MPa 250A 0.5MPa
最 高 使 用 温 度		220℃	
材 質	ルーズフランジ	SS400	
	ブ レ ード	ステンレス鋼(SUS304)	
	チ ュ ー ブ	ステンレス鋼(SUS304)	
接 続		JIS Rc(ユニオン継手)	JIS 10K FFフランジ(両側ルーズフランジ)

- チューブ材質：ステンレス鋼(SUS316L)も製作いたします。
- オールステンレス製も製作いたします。(YBF-6E、7E)
- 〈適合仕様〉国土交通省仕様/諸官庁仕様フレキシブルジョイント

■ 寸 法

●YBF-1E


呼び径	L	製作最短面間
15A	300 500 800 1000	120
20A		150
25A		150
32A		170
40A		180
50A		200

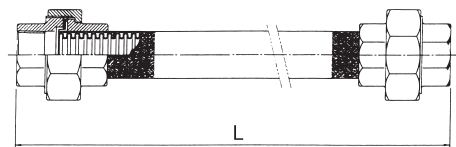

YBF-1E型

●YBF-2E

呼び径	L	製作最短面間
15A	300 400 500 600 700 800 1000	150
20A		
25A		
32A		
40A		
50A		
65A		
80A		
100A		
125A		
150A	300・400・500 600・700・800 1000・1200 1500・2000	200
200A		
250A		
250A		

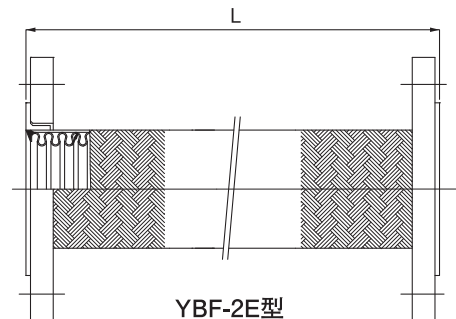

YBF-2E型

伸縮管継手・ボールジョイント

17