

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKY-type
SILENT-type
OTHER


MIDDLESTAR (中荷重向け) / J-type

RJ2-S型 φ100 125 150


自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	



・図面

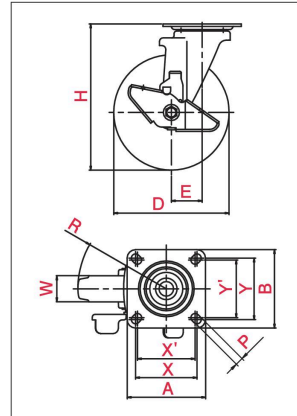

・取付方法(プレート式)

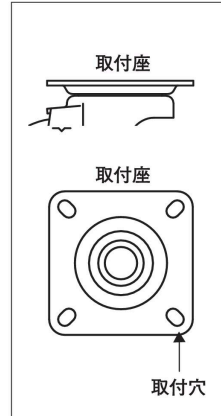

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
RJ2-100WS-P	ホイル鋼板 車輪ゴム	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	34	88	120(122.4)
RJ2-125WS-P		125	38	168	102×102	80×80 (75×75)		38	104	150(153.0)
RJ2-150WS-P		150	40	190				40	115	160(163.2)
RJ2-100NS	ホイルナイロン 車輪ナイロン	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	34	88	120(122.4)
RJ2-125NPS		125	40	168	102×102	80×80 (75×75)		38	104	150(153.0)
RJ2-100GUS	ホイルナイロン 車輪ウレタン(B入)	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	34	88	100(102.0)
RJ2-125GUS		125	40	168	102×102	80×80 (75×75)		38	104	150(153.0)
RJ2-150GUS		150		190				40	115	160(163.2)
RJ2-125NWS	ホイルナイロン 車輪ゴム(B入)	125	34	168	102×102	80×80 (75×75)	11	38	104	150(153.0)
RJ2-150NWS		150		190				40	115	160(163.2)
RJ2-150NS	ホイルナイロン 車輪ナイロン(B入)	150	40	190	102×102	80×80 (75×75)	11	40	115	160(163.2)
RJ2-100NRPS	ホイルナイロン 車輪ゴム	100	30	132	90×90	71×71 (68×68)	11	34	88	120(122.4)
RJ2-100WS-P-G	ホイル鋼板 車輪ゴム(B入)(グレー)	100	32	132	90×90	71×71 (68×68)	11	34	88	120(122.4)
RJ2-125WS-G	ホイル鋼板 車輪ゴム(B入)(グレー)	125	38	168	102×102	80×80 (75×75)	11	38	104	150(153.0)
RJ2-150WS-G		150	40	190				40	115	160(163.2)
RJ2-125NWS-G	ホイルナイロン 車輪ゴム(B入)(グレー)	125	34	168	102×102	80×80 (75×75)	11	38	104	150(153.0)
RJ2-150NWS-G		150		190				40	115	160(163.2)