

G-type
L-type
E-type
M-type
S-type
J-type
PM-type
H-type
AF-type
NP-type
SKY-type
SILENT-type
OTHER


HEAVY STAR (重荷重向け、低床向け) / H-type

HG-S型 ϕ 50 65 75


自在車	固定車	
プレート式	ねじ込み式	差し込み式
三価ユニクロ仕上	クロームメッキ仕上	
シングルベアリング	ダブルベアリング	
シングルストッパー	ダブルストッパー	



・図面

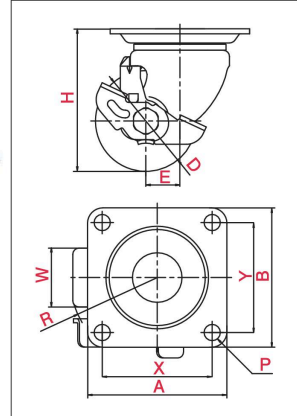

・取付方法(プレート式)

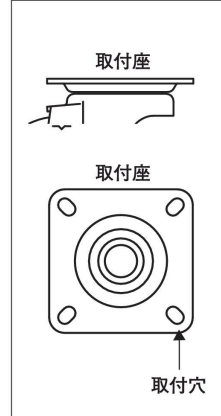

・主な使用例



※写真は代表的な製品イメージです。

品番	車輪	車輪径 D (mm)	車幅 W (mm)	取付高 H (mm)	取付座 A×B (mm)	取付寸法 X×Y (X'×Y') (mm)	穴径 P (mm)	偏心 E (mm)	旋回半径 R (mm)	許容荷重 [daN (kgf)]
HG-50GNBS		50	28	68	64×64	50×50	6.5	25	65	160(163.2)
HG-50GNBS (P54×36)					70×54	54×36				
	ホイル強化ナイロン車輪強化ナイロン									
HG-65GNBS		65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	67	300(306.0)
HG-75GNBS										75
	ホイル強化ナイロン車輪強化ナイロン(B入)									
HG-50MCS		50	25	68	64×64	50×50	6.5	25	65	160(163.2)
	ホイルモノマーキスナイロン車輪モノマーキスナイロン									
HG-65MCS		65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	67	300(306.0)
HG-75MCS										75
	ホイルモノマーキスナイロン車輪モノマーキスナイロン(B入)									
HG-50MCES		50	25	68	64×64	50×50	6.5	25	65	160(163.2)
	ホイル静電性モノマーキスナイロン車輪静電性モノマーキスナイロン									
HG-65MCES		65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	67	300(306.0)
HG-75MCES										75
	ホイル静電性モノマーキスナイロン車輪静電性モノマーキスナイロン(B入)									
HG-65PBS		65	38	92	90×90	71×71	10.5	22	67	300(306.0)
HG-75PBS										75
	ホイルフェノール車輪フェノール(B入)									